


Motorcontroller SEC-ST-48-6-P01

Teilenummer: 548945
Auslaufprodukt

FESTO

für Schrittmotor.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.

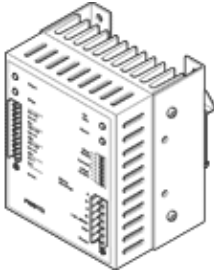

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsart Controller	Bipolar-Chopper-Driver
Betriebsmodus	1/32-Schritt, 6400 Schritt/U
einstellbare Stromabsenkung	0 oder 70 über Dip-Schalter
Schritteinstellung	über Dip-Schalter
Nennstromeinstellung	Dip-Schalter
Max.Schrittfrequenz	40 kHz
Nennstrom	1,25 ... 6 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Zulassung	C-Tick
Produktgewicht	660 g
Arbeitsbereich Logikeingang	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Befestigungsart	mit Hutschiene