


Elektrik-Anschaltung VABE-S6-1LF-C-A8-E

Teilenummer: 549043

FESTO

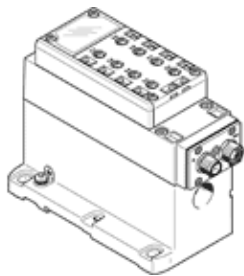

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Feldbus-Schnittstelle	Dose M12x1/4-polig Stecker, M12x, 4 polig
Max. Anzahl Ventilspulen	8
Anzahl Slaves pro Gerät	2
Max. Anzahl Ausgänge	8
Max. Anzahl Eingänge	8
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	850 g
Elektrische Ansteuerung	Feldbus
Elektrischer Anschluss	über CPX
Adressierungsbereich	1 ... 31 (0) Einstellung durch AS-Interface-Adressiergerät
Galvanische Trennung Feldbus-Schnittstelle	Optokoppler
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR PUR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss PA