


Multipolknoten VABE-S6-LT-C-S10-R5

Teilenummer: 549047

FESTO

für Ventilinsel VTSA und VTSA-F.

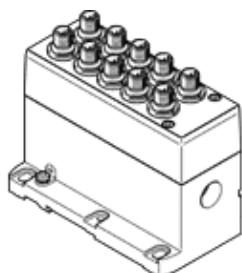

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	10 bei bistabilen Ventilen 20 bei monostabilen Ventilen
Max. Summenstrom	10 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	790 g
Anzahl elektrische Anschlüsse	10
Elektrische Ansteuerung	Multipol
Elektrischer Anschluss	5-polig M12 Stecker
Werkstoff Deckel	PA
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss