


Deckel VAEM-S6-C-S10-R5

Teilenummer: 549049

FESTO

es können bis zu 20 monostabile oder 10 bistabile Ventile
angeschlossen werden.

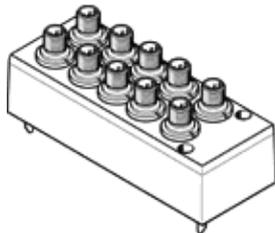

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl der Ventilplätze	10 bei bistabilen Ventilen 20 bei monostabilen Ventilen
Max. Summenstrom	10 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	230 g
Anzahl elektrische Anschlüsse	10
Elektrischer Anschluss	5-polig M12 Stecker
Werkstoff Gehäuse	PA