 



Reglerplatte VMPA1-B8-R2C2-C-06

Teilenummer: 549053

FESTO

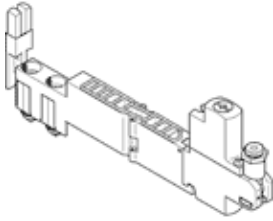

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Baubreite | 10,5 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Pneumatische Höhenverkettung | Druckregler für 2 |
| Reglerfunktion | Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung |
| Zuwahl Manometer | möglich |
| Druckregelbereich | 2 ... 6 bar |
| Eingangsdruck 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Schutzart | IP65 nach IEC 60529 |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 0,25 Nm |
| Produktgewicht | 73,8 g |
| Befestigungsart Höhenverkettung | auf Verkettungsplatte |
| Anschluss Manometer | M5 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Bedienteil | PA |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Reglergehäuse | PA |