 



Druckbooster DPA-100-D

Teilenummer: 549398

FESTO

zum Erzeugen von höheren Drücken.

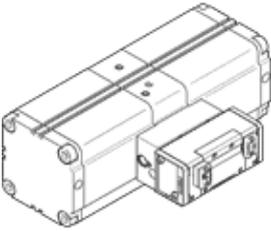

Datenblatt

Merkmal	Wert
Kolben-Durchmesser	100 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Doppelkolben-Druckübersetzer
Druckanzeige	G1/8 vorbereitet
Ausgangsdruck 2	4 ... 16 bar
Betriebsdruck	2,5 ... 8 bar
Druckregelbereich	5 ... 16 bar
Eingangsdruck 1	2 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Produktgewicht	13.000 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform