 



# Druckbooster DPA-63-10-A

Teilenummer: 549399

FESTO

zum Erzeugen von höheren Drücken.

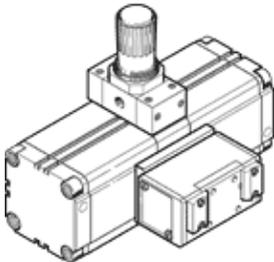

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Kolben-Durchmesser	63 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Doppelkolben-Druckübersetzer mit Magnetkolben
Druckanzeige	G1/8 vorbereitet
Ausgangsdruck 2	4 ... 10 bar
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Druckregelbereich	4 ... 10 bar
Eingangsdruck 1	2 ... 8 bar
Hinweis zum Druckregelbereich	Bei maximal gespannter Reglerfeder kann der maximale Ausgangsdruck um 40 % überschritten werden.
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Produktgewicht	6.000 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform