


# Additionszähler CCES-P-C8-E

Teilenummer: 549403

FESTO

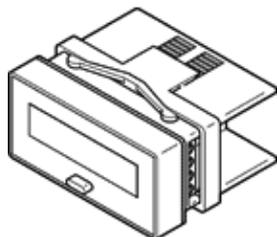

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Elektrischer Additionszähler mit Batterie
Rückstellart	Handtaste oder elektrisches Signal
Anzeige	8stellig
Max. Zählfrequenz	7,5 kHz
Max. Zählfrequenz bedämpft	30 Hz
Min. Impulsdauer Antrieb	15 ms
Min. Impulsdauer Rückstellung	15 ms
oberer Schwellenwert DC	5 ... 30 V
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie
unterer Schwellenwert DC	< 0,7 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Produktgewicht	30 g
Einstellung Zähleingang	negative Flanke 30Hz
Zähleingang (Input)	programmierbar
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PC