


Schrittmotor EMMS-ST-42-S-S

Teilenummer: 549404

FESTO

ohne Getriebe, ohne Bremse.

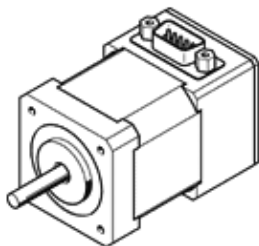

Datenblatt

Merkmal	Wert
Schrittwinkel bei Vollschritt	1,8 deg
Schrittwindeltoleranz	±5%
Isolationsschutzklasse	B
Nennspannung DC	48 V
Nennstrom Motor	1,8 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	45 - 80 %
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Zulassung	C-Tick
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	0,082 kgcm ²
Haltemoment Bremse	0,4 Nm
Haltemoment Motor	0,5 Nm
Massenträgheitsmoment Rotor	0,082 kgcm ²
Zulässige axiale Wellenbelastung	7 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	20 N
Produktgewicht	360 g
Elektrische Anschluss technik	Stecker