


# Getriebe EMGA-40-P-G5-SST-42

Teilenummer: 549429

★ Kernprogramm

passend für Schrittmotoren.

FESTO

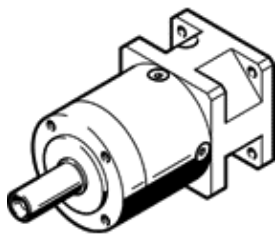

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	42 mm
Verdrehspiel	0,25 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	5:1
Max. Antriebsdrehzahl	18.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	14 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,019 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	22 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	1 Nm/arcmin
Produktgewicht	350 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	40G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	42A
Werkstoffhinweis	RoHS konform