


Magnetspule MH-2-230VAC-PA

Teilenummer: 549908

FESTO

für Wechselfspannung, ohne Steckdose.

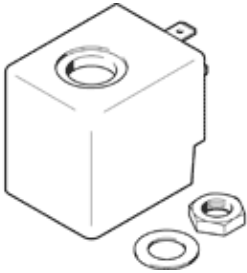

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Min. Anzugszeit	12 ms
Einschaltdauer	100 %
Leistungsfaktor $\cos \{\phi\}$	0,7
Spulenkennwerte	230 V AC: 14 VA
Zulässige Frequenzschwankungen	+/- 10 %
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	IP00 ohne Gerätesteckdose
Umgebungstemperatur	-20 ... 50 °C
Max. Anziehdrehmoment Verschraubung	2 Nm
Produktgewicht	150 g
Elektrischer Anschluss	nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer