

Anschlussblock CPE14-PRS-3/8-4-NPT


Teilenummer: 550081

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

für CPE-Ventile.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

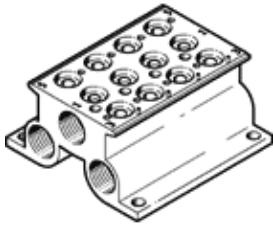

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	20 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	4
Max. Anzahl der Druckzonen	2
Berstdruck	5 MPa 50 bar 725 psi
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	23 ... 122 °F
Umgebungstemperatur	23 ... 122 °F
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,9 ft-lbf
Produktgewicht	14,42 oz
Befestigungsart Anschlussblock	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 5	3/8 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung