 



Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR-BPD-22-R3R

Teilenummer: 550336

FESTO

bestehend aus pneumatischen Schwenkantrieb DAPS, kombiniert mit einem 2/2 Wege-Kugelhahn VAPB in Edelstahl ausführung.

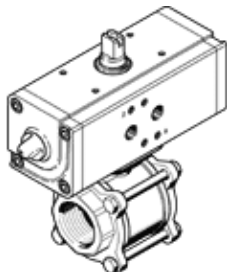

Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn Schwenkantrieb
Betätigungsart	elektrisch pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Rp3
Schaltstellungsanzeige	Schlitzzrichtung = Durchflussrichtung
Nennweite DN	80
Betriebsdruck	5 ... 8,4 bar
Betriebsdruck Antrieb	1 ... 8,4 bar
Nennndruck Armatur	63
Medium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [---:--] Inerte Gase Wasser neutrale Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-10 ... 200 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Lebensmittel-Zulassung	nein
Produktgewicht	18.100 g
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3