


# Steckdosenleitung KMYZ-4-2,5-B-EX

Teilenummer: 550481

FESTO

Kombination von MSZB und MSZC Anschluss.

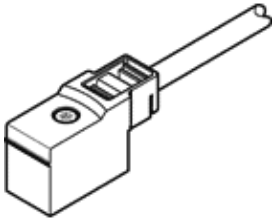

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	34,5 g
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt Kabel viereckige Bauform MSZB
Betriebsspannungsbereich DC	3 ... 36 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	1 A
Stoßspannungsfestigkeit	900 V
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Kabelaufbau	2x0,35
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze