

Anschlussblock CPE18-3/2-PRS-3/8-10-NPT


FESTO

Teilenummer: 550627

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

für CPE-Ventile.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

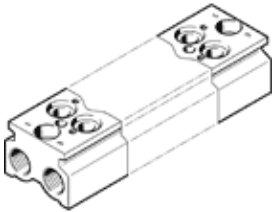

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	26 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	10
Max. Anzahl der Druckzonen	2
Berstdruck	5 MPa 50 bar 725 psi
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	23 ... 122 °F
Umgebungstemperatur	23 ... 122 °F
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	1,5 ft·lbf
Produktgewicht	31,78 oz
Befestigungsart Anschlussblock	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 5	3/8 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung