


Kupplung EAMC-30-35-9-12

Teilenummer: 550996

FESTO

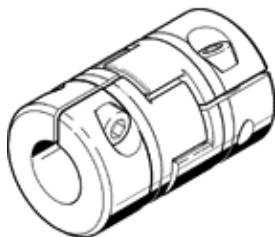

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	9 mm
Aufnahmedurchmesser 2	12 mm
Baugröße	30
Nennlänge	35 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	6,1 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	8,5 Nm
Produktgewicht	45 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform