


Stecker FBS-RJ45-PP-GS

Teilenummer: 552000

FESTO

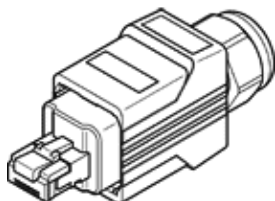

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	30 mm
Höhe	72 mm
Länge	22 mm
Produktgewicht	60 g
Hinweis Feldbus-Schnittstelle	PROFINET
Spezifikation Ethernetkabel	Typ: CAT.5 Einzeladerdurchmesser: max.1,6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7-drähtig 0,13 - 0,36 mm ² , 1-drähtig
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren	Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV)
Zulässiger Kabeldurchmesser	5 ... 8 mm
Schutzart	IP65 IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vernickelt und vergoldet