


Verbindungsleitung NEBV-H1G2-P-0.5-LE2

Teilenummer: 552001

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.

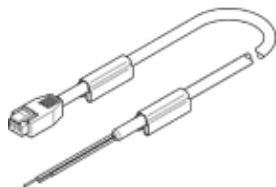

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 30 V
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Max. Ausgangsstrom	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Produktgewicht	12 g
Elektrischer Anschluss	2-adrig Dose gerade / Kabel
Kabellänge	0,5 m
Befestigungsart	Clip
Farbcode Aderisolierung	Pin 1 = schwarz Pin 3 = schwarz/rot
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehäuse	POM PUR
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC