


Schalldämpfer UOS-1

Teilenummer: 552252

FESTO

für den Einsatz in Verbindung mit dem Druckaufbau-
/Entlüftungsventil MS6-SV (Sicherheitsventil).

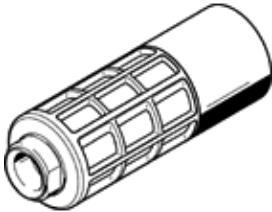

Datenblatt

Merkmal	Wert
Dichtungsart am Einschraubzapfen	ohne Dichtung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Schalldämpfer offen
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	75 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Befestigungsart	mit Außengewinde
Produktgewicht	200 g
Pneumatischer Anschluss	G1
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff Hülse	Aluminium-Knetlegierung