 



Druckregelventil LR-1/8-F

Teilenummer: 552420

FESTO

ohne Manometer, für Fronttafeleinbau, Arbeitsdruck bis 12 bar.

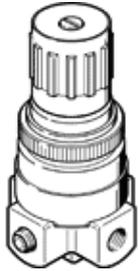

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Membranregelventil mit durchgehender Druckversorgung
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Vordruckkompensation mit Sekundärentlüftung
Druckanzeige	G1/8 vorbereitet
Druckregelbereich	0,5 ... 12 bar
Eingangsdruck 1	1 ... 20 bar
Max. Druckhysterese	0,2 bar
Normalnenndurchfluss	420 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 ... 80 °C
Mediumstemperatur	-10 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Produktgewicht	120 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kupfer-Legierung