 



# Schalldämpfer U-1/8-BR

Teilenummer: 552423

FESTO

zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an  
Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

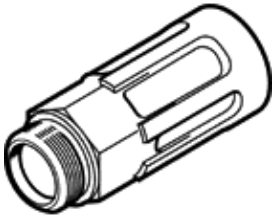

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	2.050 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	77 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	8 g
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss