


Schalldämpfer U-1/4-BR

Teilenummer: 552424

FESTO

zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an
Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

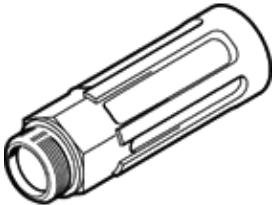

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	3.400 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	77 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	17 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss