


# Lichtleiter SOOC-DS-P-M4-2-R15-S4

Teilenummer: 552806  
Auslaufprodukt

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

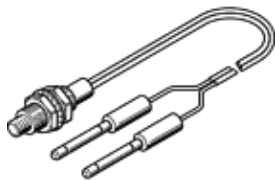

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Präzision
Reichweite	65 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	2 m
Hülsenlänge	40 mm
Min. Biegeradius	15 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Durchmesser	1 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III