


# Lichtleiter SOOC-TB-F-M4-2-R2

Teilenummer: 552818

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

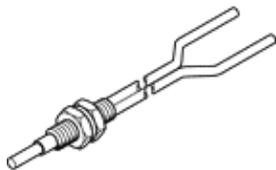

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messverfahren	Einweglichtschränke
Minimaler Objektdurchmesser	0,15 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Flexibel
Reichweite	300 mm
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	2 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III