


Lichtleiter SOOC-TB-P-C5-2-R10

Teilenummer: 552828

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

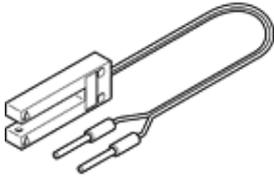

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messverfahren	Gabellichtschranke
Minimaler Objektdurchmesser	0,2 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Gabellichtschranke
Reichweite	5 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	Rechteck 41x15x7 mm Gabelgrube 5x29 mm
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	10 mm
Außen-Durchmesser	1,25 mm
Werkstoff Gehäuse	ABS
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III