


Lichtleiter SOOC-DS-M6-1-R25

Teilenummer: 552838

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

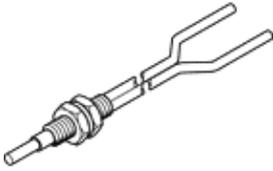

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Standard
Reichweite	140 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M6
Lichtleiterlänge	1 m
Min. Biegeradius	25 mm
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	Kupfer-Legierung PVC vernickelt
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III