


# Lichtleiter SOOC-DS-C-M4-2-R15

Teilenummer: 552842

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

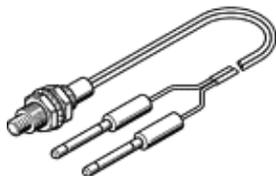

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Koaxial
Reichweite	75 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	15 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Durchmesser	1,25 mm
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III