


Lichtleiter SOOC-DS-F-M4-2-R2

Teilenummer: 552843

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

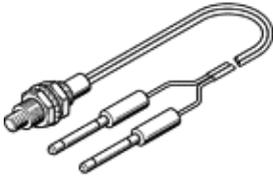

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Flexibel
Reichweite	130 mm
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	2 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Durchmesser	1,3 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III