


# Faltenbalgbausatz DADB-V6-100-S426-475

Teilenummer: 553387

FESTO

für Normzylinder nach ISO 15552.

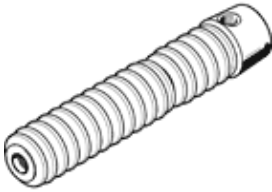

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	93 mm
Baugröße	100
Hubbereich	426 ... 475 mm
Kolbenstangenverlängerung	110 mm
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalgbausatz mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Medienbeständigkeit	Stäube Späne Öle Fette Benzine
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Produktgewicht	359 g
Befestigungsart	aufschiebbar mit Gewindestift
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile	PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Faltenbalg	NBR
Werkstoff Gewindestifte	hochlegierter Stahl rostfrei