


Nahrungsschalter SIEF-M30B-PS-S-L

Teilenummer: 553549

FESTO

mit Stecker, Einbau bundig.

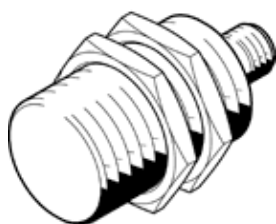

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	rund
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Bemessungsschaltabstand	10 mm
Umgebungstemperatur	-30 ... 85 °C
Wiederholgenauigkeit	0,55 mm
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Max. Schaltfrequenz DC	2.000 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss	3-polig M12x1 Stecker
Werkstoff Steckergehause	Messing verchromt
Baugroe	M30
Einbauart	bundig
Produktgewicht	100 g
Werkstoff Gehause	Messing verchromt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP68
Storfestigkeit gegen magnetische Felder	magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Stospannungsfestigkeit	0,8 kV
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK	2 - maige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformitat	VDMA24364-B2-L
Verschmutzungsgrad	3