
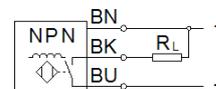


Nahrungsschalter SIEF-M30B-NS-K-L

Teilenummer: 553552

FESTO

mit Kabel, Einbau bundig.

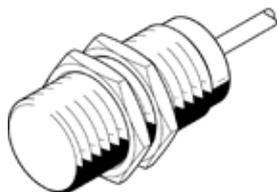

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--------------------------------------|
| Bauform | rund |
| Entspricht Norm | EN 60947-5-2 |
| Zulassung | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Bemessungsschaltabstand | 10 mm |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 70 °C |
| Wiederholgenauigkeit | 0,55 mm |
| Schaltausgang | NPN |
| Schaltelementfunktion | Schlieer |
| Max. Schaltfrequenz DC | 2.000 Hz |
| Max. Ausgangsstrom | 200 mA |
| Kurzschlussfestigkeit | taktend |
| Betriebsspannungsbereich DC | 10 ... 30 V |
| Verpolungsschutz | fur alle elektrischen Anschlusse |
| Elektrischer Anschluss | 3-adrig Kabel |
| Kabellange | 2,5 m |
| Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PU) |
| Baugroe | M30 |
| Einbauart | bundig |
| Produktgewicht | 191 g |
| Werkstoff Gehause | Messing TPE-O verchromt |
| Schaltzustandsanzeige | LED gelb |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -5 ... 70 °C |
| Schutzart | IP68 |
| Storfestigkeit gegen magnetische Felder | magnetisches Gleich- und Wechselfeld |
| Stospannungsfestigkeit | 0,8 kV |
| Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK | 2 - maige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformitat | VDMA24364-B2-L |
| Verschmutzungsgrad | 3 |