


Busanschaltung CECX-F-PB-V1

Teilenummer: 553981

FESTO

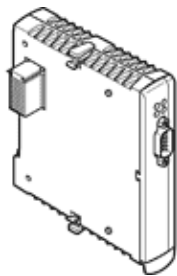

Datenblatt

Merkmal	Wert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Leistungsaufnahme 24 V	2 W
Umgebungstemperatur	5 ... 55 °C
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 95 %
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Produktgewicht	138 g
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schwingungen	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schock	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (Halbsinus)
Statusanzeigen	LED gelb = RDY LED gelb = STA LED grün = RUN LED rot = ERR
Feldbus Schnittstelle	PROFIBUS-Master DP-V1
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik	Buchse Sub-D 9-polig
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate	9,6 kBit/s bis 12 MBit/s über Software einstellbar
Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung	ja