


# Verbindungsleitung NEBV-H1G2L-P-0.5-LE2

Teilenummer: 554029

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.

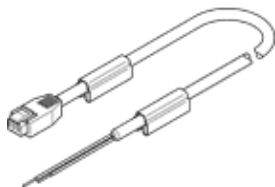

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Verpolungsschutz	nein
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Betriebsspannungsbereich AC	4,5 ... 26,4 V
Betriebsspannungsbereich DC	4,5 ... 26,4 V
Max. Ausgangsstrom	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Produktgewicht	12 g
Elektrischer Anschluss	2-adrig Dose gerade / Kabel
Kabellänge	0,5 m
Befestigungsart	Clip
Farbcode Aderisolierung	Pin 1 = schwarz Pin 3 = schwarz/rot
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehäuse	POM PUR
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC