 



# Stopperzylinder DFST-50-30-DL-Y4-A

Teilenummer: 555573  
Auslaufprodukt

FESTO

ohne Feder mit Kipphebelverriegelung, einstellbare Stoßdämpfer vorne.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2020. Alternativprodukt siehe Support Portal.

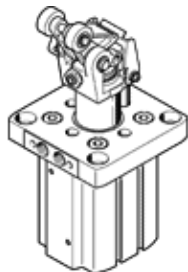

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	30 mm
Kolben-Durchmesser	50 mm
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	senkrecht
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Kolbenstange mit Kipphebel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Abfrage der Kipphebelstellung	für induktive Sensoren
Varianten	einseitige Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung	Führungsstange
Betriebsdruck	3 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Stoßkraft	3.000 N
Produktgewicht	1.800 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei