 



Stopperzylinder DFST-63-30-L-Y4-A

Teilenummer: 555574
Auslaufprodukt

FESTO

mit Feder und Kipphebelverriegelung, einstellbare Stoßdämpfer vorne.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2020. Alternativprodukt siehe Support Portal.

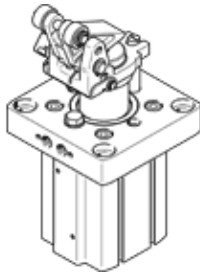

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	30 mm
Kolben-Durchmesser	63 mm
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	senkrecht
Funktionsweise	einfachwirkend ziehend
Konstruktiver Aufbau	Kolbenstange mit Kipphebel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Abfrage der Kipphebelstellung	für induktive Sensoren
Varianten	einseitige Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung	Führungsstange
Betriebsdruck	2 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:..:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Stoßkraft	5.000 N
Produktgewicht	3.500 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei