 



Stopperzylinder DFST-80-40-DL-Y4-A

Teilenummer: 555577
Auslaufprodukt

FESTO

ohne Feder mit Kipphebelverriegelung, einstellbare Stoßdämpfer vorne.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2020. Alternativprodukt siehe Support Portal.

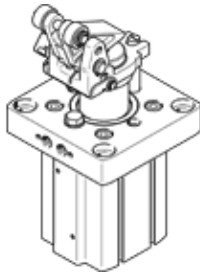

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	40 mm
Kolben-Durchmesser	80 mm
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	senkrecht
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Kolbenstange mit Kipphebel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Abfrage der Kipphebelstellung	für induktive Sensoren
Varianten	einseitige Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung	Führungsstange
Betriebsdruck	2 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Stoßkraft	6.000 N
Produktgewicht	6.850 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei