


Anschlussplatte VABS-S2-2S-N12-C1

Teilenummer: 555639

FESTO

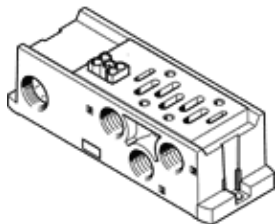

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	52 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Einbaulage	beliebig
Steuerluftversorgung	extern
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Betriebsspannungsbereich AC	110 V
Betriebsspannungsbereich DC	24 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Strombelastbarkeit bei 40°C	2 A
Verschmutzungsgrad	3
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	815 g
Anschlussquerschnitt	0,08 ... 0,75 mm ²
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Guss