 



Reglerplatte VABF-S1-2-R3C2-C-10

Teilenummer: 555762

FESTO

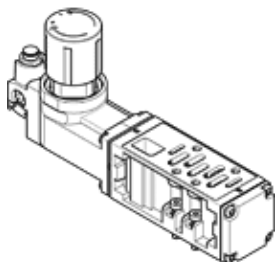

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baubreite | 54 mm |
| Basierend auf Norm | ISO 5599-1 |
| Einbaulage | beliebig |
| Pneumatische Höhenverkettung | Druckregler für 4 |
| Reglerfunktion | Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung |
| Zuwahl Manometer | möglich |
| Druckregelbereich MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Druckregelbereich | 1 ... 10 bar |
| Druckregelbereich psi | 14,5 ... 145 psi |
| Eingangsdruck 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Eingangsdruck 1 MPa | 0,05 ... 1 MPa |
| Eingangsdruck 1 psi | 7,25 ... 145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Schutzart | IP65 NEMA 4 |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Produktgewicht | 1.230 g |
| Befestigungsart Höhenverkettung | auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte |
| Anschluss Manometer | mit Halteklammer |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Bedienteil | PA |
| Werkstoff Reglergehäuse | Aluminium-Druckguss |