 



# Reglerplatte VABF-S1-2-R5C2-C-6

Teilenummer: 555765

FESTO

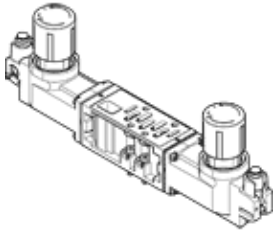

## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert   |
|--|--|
| Baubreite                              | 54 mm  |
| Basierend auf Norm                     | ISO 5599-1   |
| Einbaulage                             | beliebig   |
| Pneumatische Höhenverkettung           | Druckregler für 2 und 4 reversibel                         |
| Reglerfunktion                         | Ausgangsdruck konstant<br>mit Sekundärentlüftung           |
| Zuwahl Manometer                       | möglich  |
| Druckregelbereich MPa                  | 0,05 ... 0,6 MPa   |
| Druckregelbereich                      | 0,5 ... 6 bar  |
| Druckregelbereich psi                  | 7,25 ... 87 psi  |
| Eingangsdruck 1                        | 0,5 ... 10 bar   |
| Eingangsdruck 1 MPa                    | 0,05 ... 1 MPa   |
| Eingangsdruck 1 psi                    | 7,25 ... 145 psi   |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                          |
| LABS-Konformität                       | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Schutzart                              | IP65<br>NEMA 4   |
| Umgebungstemperatur                    | -5 ... 50 °C   |
| Produktgewicht                         | 1.990 g  |
| Befestigungsart Höhenverkettung        | auf Verkettungsplatte<br>auf Einzelanschlussplatte         |
| Anschluss Manometer                    | mit Halteklammer   |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform   |
| Werkstoff Bedienteil                   | PA   |
| Werkstoff Reglergehäuse                | Aluminium-Druckguss  |