 



Vertikal-Versorgungsplatte VABF-S1-2-P1A3-G12

Teilenummer: 555785

FESTO

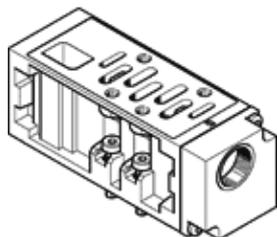

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	54 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-1
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Alternative Druckversorgung für 1
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Eingangsdruck 1	0,5 ... 10 bar
Eingangsdruck 1 MPa	0,05 ... 1 MPa
Eingangsdruck 1 psi	7,25 ... 145 psi
Normalnenndurchfluss	2.800 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	605 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss