


# Verkettungsplatte VABV-S6-1Q-N12

Teilenummer: 556988

FESTO

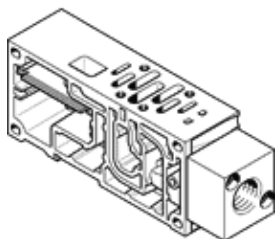

## Datenblatt

| Merkmal                                  | Wert  |
|--|---|
| Baubreite                                | 43 mm   |
| Schwingfestigkeit                        | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit                         | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27          |
| Hinweis zur Zwangsdynamisierung          | Schaltfrequenz mindestens 1/Monat   |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung   |
| LABS-Konformität                         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Produktgewicht                           | 570 g   |
| Pneumatischer Anschluss 1                | 1/2 NPT   |
| Werkstoffhinweis                         | RoHS konform  |
| Werkstoff Platte                         | Aluminium-Druckguss   |