

Anschlussleiste


VABM-C8-12E-G14-35-M1

Teilenummer: 557684

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.](#)

FESTO

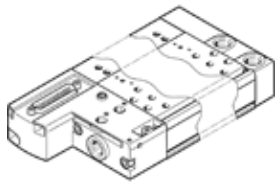

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	12 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	35
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,6 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	5 Nm
Produktgewicht	2.060 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung