

# Axialbausatz EAMM-A-L62-100A


Teilenummer: 557988

★ Kernprogramm  
Auslaufprodukt

passend für Elektrische Antriebe.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO

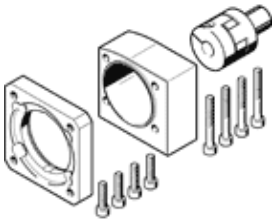

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	47 Nm
Produktgewicht	1.610 g
Schnittstellencode Aktuator	L62
Schnittstellencode Motor In	100A
Werkstoffhinweis	RoHS konform