


Wellenzapfen EAMB-16-7-8X15-8X10

Teilenummer: 558034

FESTO

dient als Adaptierung von Antrieben mit Hohlwelle.

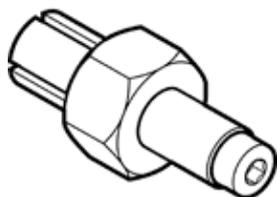

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	8 mm
Aufnahmedurchmesser 2	8 mm
Baugröße	50
Nennlänge	15 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,45 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	4,5 Nm
Produktgewicht	20,2 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform