


# Wellenzapfen EAMB-18-9-8X16-10X12

Teilenummer: 558035

FESTO

dient als Adaptierung von Antrieben mit Hohlwelle.

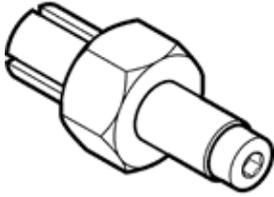

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	8 mm
Aufnahmedurchmesser 2	10 mm
Baugröße	70
Nennlänge	16 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,838 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	12 Nm
Produktgewicht	29 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform