


Wellenzapfen

EAMB-24-6-15X21-16X20

Teilenummer: 558036

FESTO

dient als Adaptierung von Antrieben mit Hohlwelle.

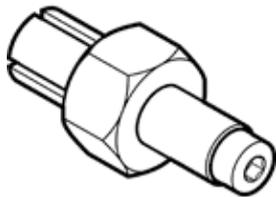

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	15 mm
Aufnahmedurchmesser 2	16 mm
Baugröße	80
Nennlänge	21 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	3,1 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	29 Nm
Produktgewicht	68 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform