


Wellenzapfen

EAMB-34-6-25X26-23X27

Teilenummer: 558037

FESTO

dient als Adaptierung von Antrieben mit Hohlwelle.

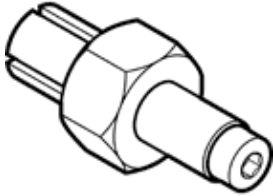

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	25 mm
Aufnahmedurchmesser 2	23 mm
Baugröße	120
Nennlänge	26 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	18,2 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	100 Nm
Produktgewicht	201 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform