


# Wellenzapfen EAMB-44-7-35X30-32X32

Teilenummer: 558038

FESTO

dient als Adaptierung von Antrieben mit Hohlwelle.

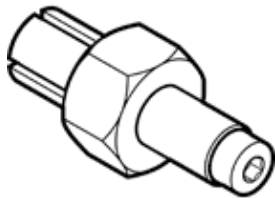

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	35 mm
Aufnahmedurchmesser 2	32 mm
Baugröße	185
Nennlänge	30 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	75,3 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	200 Nm
Produktgewicht	463 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform