


# Steckverschraubung NPQM-D-G14-Q10-P10

Teilenummer: 558666

FESTO

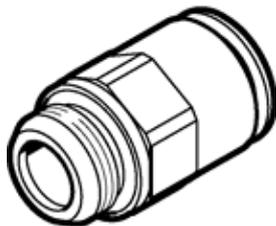

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	8 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	7,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	17,4 g
Befestigungsart	Außensechskant SW15 Innensechskant SW8
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR