


Steckverschraubung NPQM-D-G38-Q12-P10

Teilenummer: 558670

FESTO

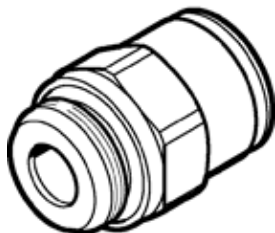

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 10 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Bauform | Gerade Form |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 9 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 % |
| Produktgewicht | 28,9 g |
| Befestigungsart | Außensechskant SW19 Innensechskant SW10 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |